

Flygt Führungssystem

Unterwassermontage von Pumpen der Serie 3000

Funktion

Das Flygt Führungssystem besteht aus einer Zweirohrführung und einem oberen Führungsrohrhalter.


Die Gleitklaue der Pumpe wird einfach zwischen den Führungsrohren am oberen Führungsrohr eingesetzt. Die Pumpe gleitet an den Rohren zum Kupplungsfuß, wo sie einrastet.

Optionen

- Führungsrohrhalter mit Befestigung
- Verlängerungsrohr
- Führungsrohrverlängerung
- Führungsrohrverlängerung - Rohrstütze

Technische Daten

- Flygt Führungssystem umfasst ¾", 2" and 3" Führungsrohrhalter und Führungsrohre in folgenden Materialien
 - Edelstahl 304
 - Edelstahl 316

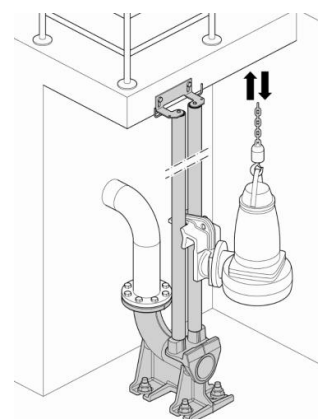

Flygt Pumpe 3000 für Unterwassermontage



¾" Führungsrohrhalter



2" Führungsrohrhalter

Flygt Führungssystem



Führungsrohr und oberer Führungsrohrhalter

Führungs- rohr, Dimension	Material	oberer Führungsrohrhalter	Führungsrohr			Für Flygt Pumpe	
			3m	6m	Verlängerungs- rohr	NP, FP, BP, CP, DP	MP
3/4"	304	-	FL843778	FL843780	-	3045 - 3068	3068 - 3127
3/4"	316	FL6697700	FL837406	FL843773	-	3045 - 3068	3068 - 3127
2"	304	-	FL837407	FL843767	FL6703504	3085 - 3171	
2"	316	FL6136804	FL843757	FL843758	FL6703505	3085 - 3171	
3"	304	-	FL843779	FL843781	FL6703503	3171 - 3800	
3"	316	FL6615401	FL837411	FL843776	FL6703503	3171 - 3800	

Preise siehe separate Preisliste "Zubehör"

Führungsrohrverlängerung

A.Nr.	Führungsrohr	Material	Preis €
FL7641001	2"	Niro 316	278,00
FL7641101	3"	Niro 316	661,00



Führungsrohrverlängerung mit Rohrstütze

A.Nr.		Führungsrohr	Druckrohr
Mat. SS 316	Preis €		
FL7445801	384,00	2"	65
FL7445803	394,00	2"	80
FL7445805	522,00	2"	100
FL7445809	623,00	2"	150
FL7445813	718,00	2"	200
FL7445807	918,00	3"	100
FL7445811	1.000,00	3"	150
FL7445815	1.100,00	3"	200
FL7445817	1.320,00	3"	250
FL7445819	1.440,00	3"	300
FL7445821	1.550,00	3"	350

