




HS

POMPES SUBMERSIBLES DE 4 PO À DÉBIT STANDARD -
60 HZ - COMPATIBLES EFV

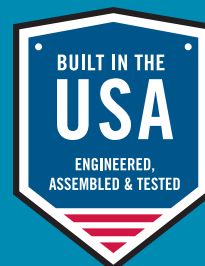

Une conception éprouvée sur le terrain depuis plus de 50 ans


CONCEPTION À ROUES FLOTTANTES

Excellent comportement en présence de sable

Diffuseur en Lexan^{MD}

Corps redresseur en inox AISI 304

Roue en Noryl^{MD}

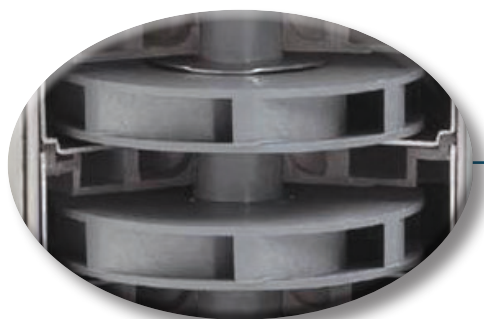

TECHNOLOGIE À « QUADRUPLE VERROUILLAGE »

4 rainures formées par roulage permettent d'obtenir l'un des raccords les plus résistants qui soient

Procure la durabilité et l'étanchéité voulues dans les conditions de service les plus difficiles

La résistance à la rupture, vérifiée par des essais, dépasse celle des tuyaux en polyéthylène et PVC



CONCEPTION ET ASSEMBLAGE AUX ÉTATS-UNIS

Essais de performance à 100%


NSF/ANSI 61 annexe G • NSF/ANSI 372



GAMME ÉLARGIE À 25 GPM – POMPES OFFERTES EN 1 ET 1 ½ HP

CARACTÉRISTIQUES « CÔTÉ EAU »

Modèle	Numéro pour commande	Puissance exigée (HP)	Étages	Poids (lb)	Longueur (po)
5HS	5HS05	½	12	5,5	15,7
	5HS07	¾	15	6,5	17,8
	5HS10	1	20	8,1	21,2
7HS	7HS05	½	10	4,9	14,6
	7HS07	¾	13	5,9	16,7
	7HS10	1	17	7,2	19,6
10HS	10HS05	½	7	3,9	12,3
	10HS07	¾	10	4,9	14,3
	10HS10	1	12	5,5	15,7
	10HS15	1½	17	7,2	19,2
18HS	18HS07	¾	6	3,8	12,6
	18HS10	1	8	4,5	14,3
	18HS15	1½	11	5,6	16,8
25HS	25HS10	1	7	4,3	14,0
	25HS15	1½	9	5,1	15,9

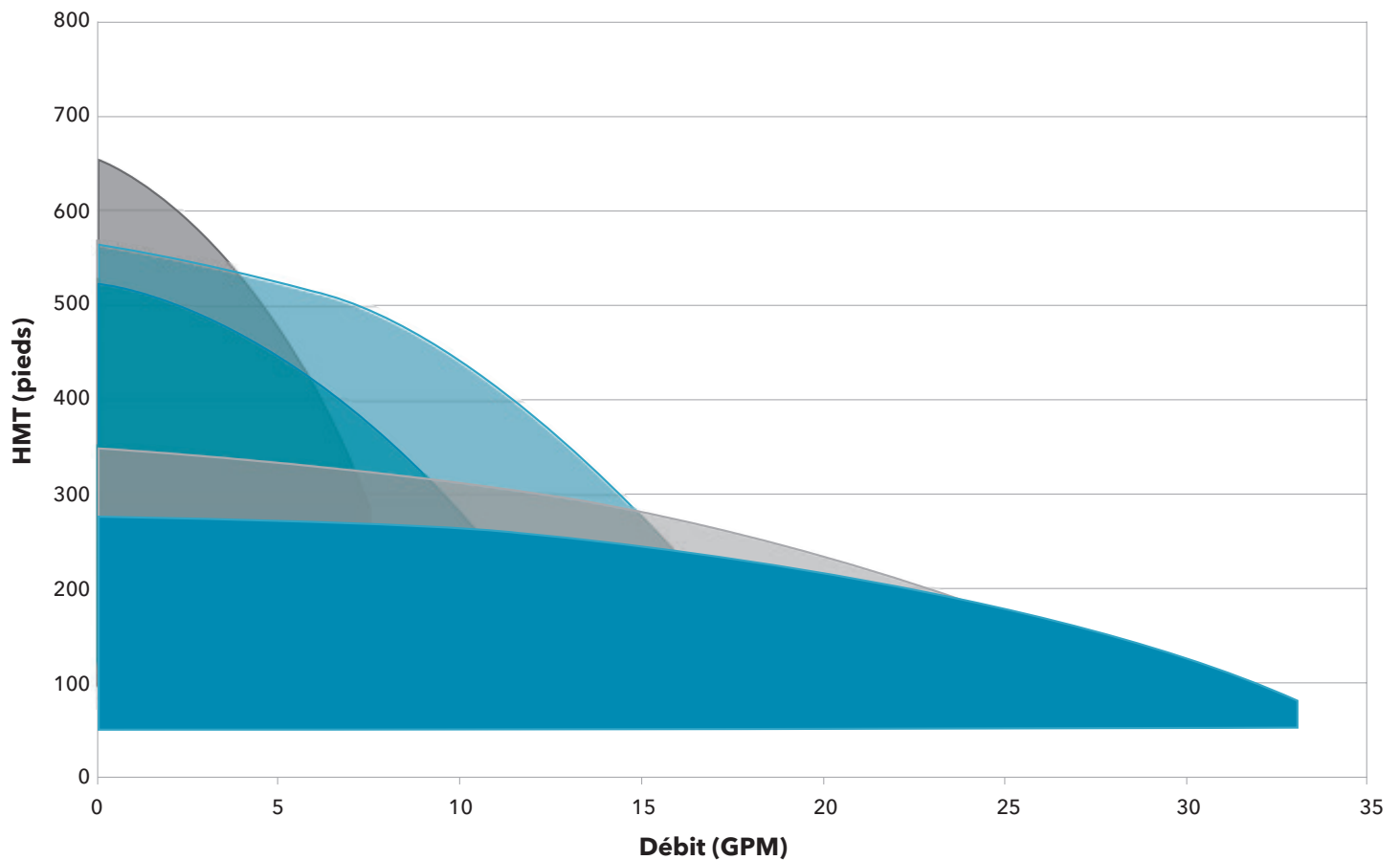

Xylem Inc.
 2881 East Bayard Street Ext., Seneca Falls, NY 13148
 Téléphone : (866) 325-4210 • Télécopieur : (888) 322-5877
www.gouldswatertechnology.com

Goulds est une marque déposée de Goulds Pumps, Inc. et utilisée sous licence.
 CentriPro est une marque commerciale de Xylem Inc. ou de l'une de ses filiales.
 Noryl et Lexan sont des marques commerciales de GE Plastic.
 © 2017 Xylem Inc. HSSALESFR R4 Mars 2017