

Kabelhållare

Kabelhållare, kabelstrumpa och kabelhållare/klämma

För att undvika att motorkablar och kablage till nivåsensorer sugas in i pumpar eller mixerpropellrar erbjuder Flygt olika typer av kabelhållare.

Flygt Kabelhållare för montage i toppen av sumpen

- **653 31 00** Kabelhållare (4 krokar)
- **653 31 02** Kabelhållare (4 krokar) med expanderbult
- **653 31 01** Kabelhållare (4 krokar) med förlängningar och expanderbult



Flygt Kabelstrumpa för sträckning av motorkabel

Rostfritt stål och Polyeten

Artikel nr. och mått: se tabellen på sidan 2



Kabelhållare för Flygt nivåvipa ENM-10

Art nr. **83 46 02**

Kabelhållaren kan hänga på en stång eller på en krok

ENM-10 är tillgänglig komplett med klämma

Art nr. **582 88 40** (6m) och **582 88 41** (13m).



Kabelhållare för Flygts analoga tryckgivare och för motorkabel


1. Kabelhållare art.nr. **83 21 74** är avsedd för Flygt analoga tryckgivare LS100, LTU501, LTU701. Givarkabeln har en tunn luftslang som ej får böjas. Kabelhållaren är konstruerad för detta ändamål.
2. Kabelhållare för kraft- och signalkablar 5,5-30 mm. Artikelnummer och dimensioner finns tabellerade på s.2.



Flygts Kabelstrumpa

Rostfritt stål

| Art. Nr. | Kabel diameter D _y mm | Kabelvikt Max kg | Ögla Bredd B mm | Ögla längd L mm |
|----------|--|------------------------|-----------------------|-----------------------|
| 83 57 23 | 10 - 18 | 100 | 8 | 250 |
| 83 57 24 | 18 - 24 | 150 | 9 | 300 |
| 83 57 25 | 24 - 36 | 150 | 11 | 300 |
| 83 57 26 | 36 - 49 | 300 | 15 | 500 |
| 83 57 27 | 49 - 59 | 300 | 16 | 500 |
| 83 57 28 | 59 - 74 | 450 | 17 | 600 |

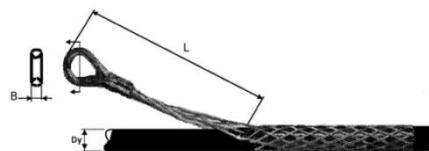

Flygts Kabelstrumpa

Polyeten

| Art. Nr. | Kabel diameter mm | Karbin-hake | Ögla längd mm | Total längd mm |
|-----------|----------------------|-------------|------------------|-------------------|
| 482 01 01 | 12 - 25 | ja | 300 | 1,600 |
| 482 01 03 | 26 - 30 | ja | 320 | 1,800 |
| 482 01 04 | 12 - 25 | nej | 300 | 1,600 |



Kabelhållare för Flygts analoga tryckgivare och för motorkabel

| Art. Nr. | Kabel Diameter mm | Kabelvikt max kg | Material |
|----------|----------------------|------------------------|--------------------|
| 83 77 91 | 5.5 - 10.5 | 10 | Rostfritt stål 304 |
| 83 21 74 | 5.5 - 10.5 | 10 | Galvat stål |
| 83 77 87 | 8.5 - 13.5 | 30 | Galvat stål |
| 83 77 88 | 12.5 - 17.5 | 45 | Galvat stål |
| 83 77 89 | 16.5 - 24 | 65 | Galvat stål |
| 83 77 90 | 22.5 - 30 | 150 | Galvat stål |

