

LÅT PROFFSEN  
**GÖRA**  
JOBDET




# En pump för varje avvattningsbehov


Flygt 2600-serien är ett komplett pump sortiment som passar praktiskt taget alla användningsområden, gruvor, stenbrott, bygg och konstruktion.




## 2610.160/172

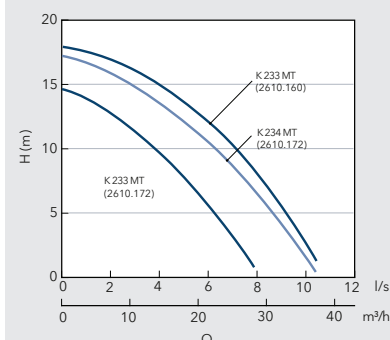


## 2620.172

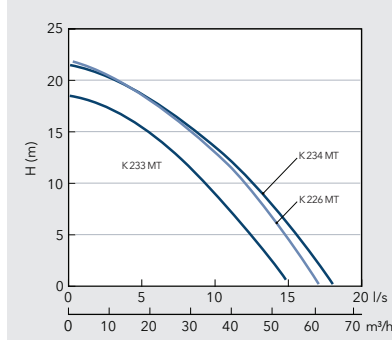


## 2630.181

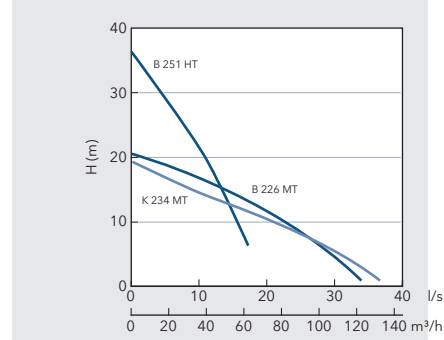


## 2640.181

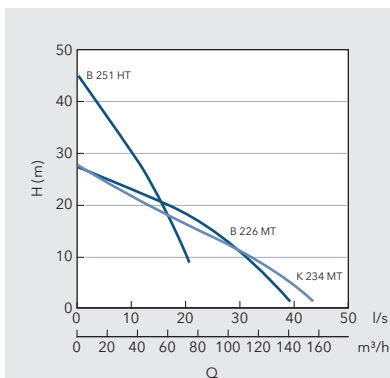

## 2660.181

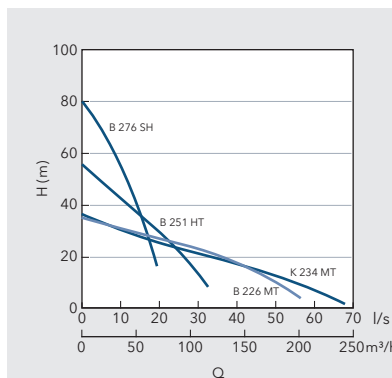

## 2670.181

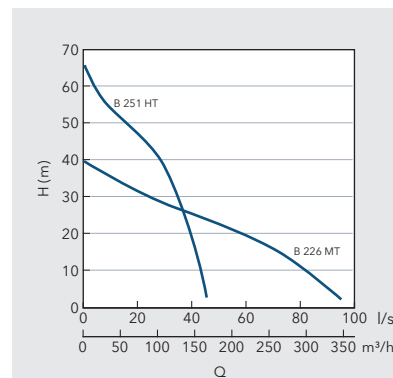

## Märkeffekter och storlekar

SH=Superhøgt tryck HT=Høgt tryck MT=Medelhøgt tryck B=Slitstarkt pumphjul K=Øppet pumphjul

| Modell           | 2610                 | 2620                 | 2630       | 2640       | 2660       | 2660 SH    | 2670       |
|------------------|----------------------|----------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Märkeffekt (kW)  | 0,85-1,4             | 1,5-2,2              | 3,2-3,7    | 5,6        | 10         | 10         | 18         |
| Spänning (V/fas) | [230/1~]<br>[400/3~] | [230/1~]<br>[400/3~] | 400/690/3~ | 400/690/3~ | 400/690/3~ | 400/690/3~ | 400/690/3~ |
| Märkström (A)    | 11-2,7               | 8,7-4,7              | 7,6        | 11         | 21         | 21         | 32         |
| Max vikt (kg)    | 24/25                | 29/32                | 48         | 50         | 78         | 96         | 131        |
| Max höjd (mm)    | 593/601              | 623                  | 725        | 725        | 803        | 890        | 955        |
| Max bredd (mm)   | 195/200              | 240                  | 286        | 286        | 346        | 345        | 395        |
| UtloppØ (cm)     | 2"                   | 3"                   | 3"/4"      | 3"/4"      | 4"/6"      | 3"         | 4"/6"      |
| Silhål (mm)      | 7,5                  | 9                    | 10         | 10         | 10         | 10         | 12         |
| Het vätska, 70   | JA                   | JA                   | JA         | JA         | JA         | JA         | JA         |